


# Visszacsapó szelep HA-1/2-QS-3/8-U

Cikkszám: 190856

FESTO

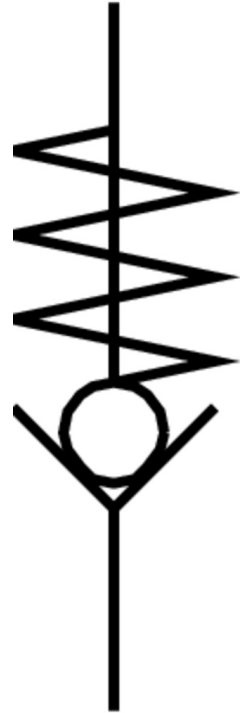

## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	1/2 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	QS-3/8
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál névleges átfolyás	1800 l/min
Üzemi nyomás	-1 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Min. nyomáskülönbség, nyitott	0.1 bar
Min. nyomáskülönbség, zárás	0.2 bar
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	67 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis