

Gömbcsap

QH-QS-5/32-1/8-NPT-U

Cikkszám: 190887

Kifutó termék


FESTO

QS pillanat-csatlakozóval.

Ez a termék csak a Festo USA vállalatától rendelhető.

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.

Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

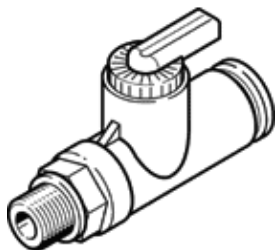

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Működtetés fajtája | kézi |
| Felfogási mód | becsavarható |
| Névleges méret | 2.5 mm |
| Üzemi nyomás | -1 ... 10 bar |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 60 °C |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tömítési elv | lágú |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| Gyártmány súlya | 14.5 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |