


# csatlakozó kábel KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B

Cikkszám: 193695

FESTO

gyorskapcsolású szelepekhez.

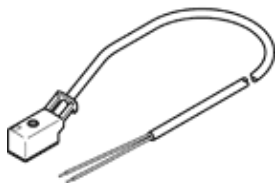

## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Meghúzási nyomaték	0.25 Nm
Gyártmány súlya	90 g
Elektromos csatlakozás	Derékszögű csatlakozó / kábel négyszögletes kivitel / nyitott vég 2-pólusú / 2-eres
Kábelszerkezet	2x0,25
Kábel átmérő	3.4 mm
Kábelhossz	5 m
Védővezető csatlakozás	nincs
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2 központi csavarral
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz