


# csatlakozó kábel

## KMYZ-7-24-10-LED-PUR

Cikkszám: 196070

FESTO

nagyon sokoldalú, beépített tartóáram-csökkentéssel, CPV szelepszigetekhez.

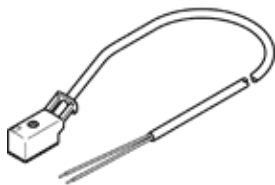

## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kiegészítő funkciók	Tartóáramcsökkenés
Kapcsolási pozíció jelző	LED
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Meghúzási nyomaték	0.25 Nm
Gyártmány súlya	170 g
Elektromos csatlakozás	Derékszögű csatlakozó / kábel négyzetes kivitel / nyitott vég 2-pólusú / 2-eres
Kábelszerkezet	2x0,25
Kábel átmérő	3.4 mm
Kábelhossz	10 m
Védővezető csatlakozás	nincs
Felfogási mód	mágnesszelepre, önmetsző csavarral
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz