


csatlakozó tömb MHP1-PR4-3-PI-D9

Cikkszám: 197233

FESTO

csatlakozó aljzattal és elektromos többpólusú csatlakozóval, MHP1-...-PI gyors kapcsolású szelepekhez

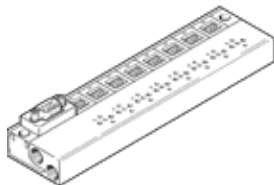

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelephelyek max.száma | 4 |
| Üzemi nyomás | 0 ... 8 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Csatlakozólap felfogási módja | átmenő furattal |
| Szelep felfogási módja | belső menettel |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | M7 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | M7 |
| Material of connecting plate | Alumínium ötvözet |