


teleptőmb MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB

Cikkszám: 197248

FESTO

az MHA1-....-PI alaplapos szelepek nyomtatott lapra szereléséhez.

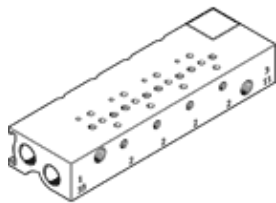

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelephelyek max.száma | 4 |
| Üzemi nyomás | 0 ... 8 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 40 °C |
| Szelep felfogási módja | belső menettel |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | M5 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | M3 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | M5 |
| Material of connecting plate | Alumínium ötvözet |