

 

Mágnesszelep

JMZH-5/2-M3-L-LED

Cikkszám: 30195

FESTO

mágnestekerccsel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó aljzat nélkül.

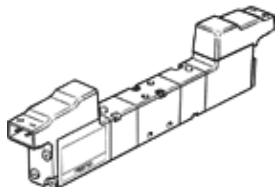

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-----------------------------|---|
| Szelep funkció | 5/2 bistabil |
| Normál névleges átáramlás | 80 l/min |
| Üzemi nyomás | 2 ... 7 bar |
| Konstruktív felépítés | Körtolattyú |
| Védettség | IP40 csatlakozó aljzattal |
| Névleges méret | 1.5 mm |
| Vezérlési fajta | elővezérelt |
| Kapcsolási idő át | 6 ms |
| Ciklusidő | 100% |
| Tekerccs jellemző | 24V DC: 0,55W |
| Üzemi közeg | szártított sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| Közeg hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 55 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Csatlakozólap M3 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | Csatlakozólap M3 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | Csatlakozólap M3 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | Csatlakozólap |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | Csatlakozólap |
| Anyag információ, tömítések | NBR |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |