

szabadonfutó FLSR-12-L


Cikkszám: 30930

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

a DSR fordító hajtóműhöz.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

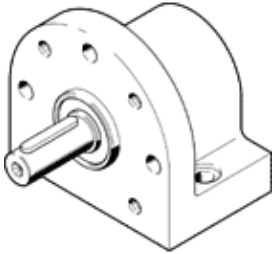

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Forgásirány	balra forgás
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Nm
Gyártmány súlya	220 g
Material housing	Alumínium öntvény
Material sleeve	Edzett acél
Material shaft	Edzett acél