

# fordító hajtómű

## DSR-1 5/8"-180-P

Cikkszám: 33134

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Szárnykerék elven, fokozatmentesen beállítható fordítási szög. Az ütköző rendszer a fordító szárnyaktól el van választva, így a fellépő erőket az ütközőbakok veszik fel és rugalmas műanyag lappal csillapítják.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

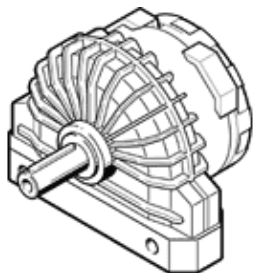

## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték  |
|---|--|
| Csillapítási szög                         | 0.9 deg  |
| Az elfordítási szög beállítási tartománya | 0 ... 180 deg  |
| Fordítási szög                            | 0 ... 180 deg  |
| Csillapítás                               | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Működési mód                              | kettősműködésű   |
| Üzemi nyomás                              | 1.5 ... 8 bar  |
| Üzemi közeg                               | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint          |
| Környezeti hőmérséklet                    | -10 ... 60 °C  |
| Elméleti forgató nyomaték 6 bar-nál       | 20 Nm  |
| Pneumatikus csatlakozás                   | 1/4 NPT  |