


érzékelő SKDA-1.5-AB

Cikkszám: 4624759

FESTO

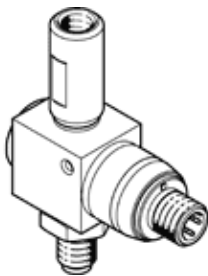

Adatlap

Jellemző	Érték
Erőmérési tartomány	0 ... 1.5 kN
Kalibrálási tartomány	-0.2 ... 2 kN
Határterhelés	3.75 kN
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Analóg kimenet	4 - 20 mA
Pontosság, FS analóg kimenet	0.2 %FS
Material housing	Alumínium ötvözet erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform
Gyártmány súlya	0.2 kg
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Védettség	IP67
Elektromos csatlakozás	aljzat M12x1 4 sarkú A-kódolású
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
KC mark	KC-EMV