


# teleptömb MHA2-PR4-5-M5

Cikkszám: 525128

FESTO

MHA2-...-HC/TC alaplapos szelepekhez

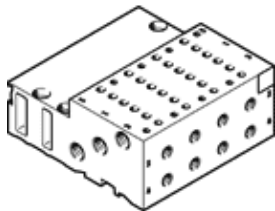

## Adatlap

| Jellemző                      | Érték                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Szelephelyek max.száma        | 4                                 |
| KBK korrózióállósági osztály  | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity               | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Gyártmány súlya               | 340 g                             |
| Csatlakozólap felfogási módja | átmenő furattal<br>alakos sínrel  |
| Szelep felfogási módja        | belső menettel                    |
| Pneumatikus csatlakozás 1     | M7                                |
| Pneumatikus csatlakozás 2     | M5                                |
| Pneumatikus csatlakozás 3     | M7                                |
| Pneumatikus csatlakozás 4     | M5                                |
| Pneumatikus csatlakozás 5     | M7                                |
| Material of connecting plate  | Alumínium ötvözet                 |