

Manométer MA-63-1,6-R1/4-MPA-E-RG


Cikkszám: 526785

Kifutó termék

a kijelzés egysége MPa, beállítható vörös/zöld tartomány.

Kifutó típus. 2014-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO

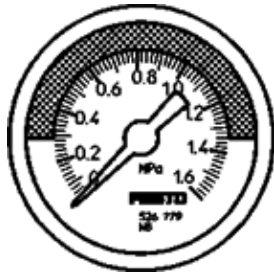

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|-----------------------------------|
| Kijelzési tartomány [MPa] | 0 ... 1.6 MPa |
| A következő szabványnak felel meg: | EN 837-1 |
| Névleges méret, manométer | 63 |
| Konstruktív felépítés | Csőrugós manométer |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés |
| Üzemi közeg | Nemesgázok semleges folyadékok |
| Üzemi nyomás | 0 ... 1.6 MPa |
| Változó terhelés tényező | 0.66 |
| Mérés pontossági osztály | 2,5 |
| Védettség | IP43 |
| Közeg hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Csatlakozási helyzet | Hátoldal központos |
| Pneumatikus csatlakozás | R1/4 |
| Közeggel érintkező anyagok | Sárgaréz |
| Anyag információ, becsavarható tengely | Sárgaréz |
| Anyag információ, ház | ABS |
| Anyag információ, ablak | PMMA |
| Ház színe | fekete |
| Gyártmány súlya | 90 g |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | nincs oxigén nincs acetilén |