


csatlakozó kábel

KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B

Cikkszám: 530942

FESTO

ZB (M1H) és ZC (M1BH) csatlakozó kép adaptálásához.

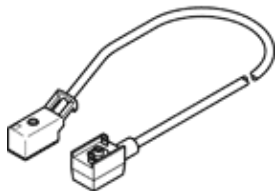

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kiegészítő funkciók	Tartóáramcsökkenés
Kapcsolási pozíció jelző	LED
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Meghúzási nyomaték	0.25 Nm
Gyártmány súlya	18 g
Elektromos csatlakozás	Derékszögű aljzat / derékszögű dugó négyzetes kivitel / négyzetes kivitel 2-pólusú / 2-pólusú
Kábelszerkezet	2x0,25
Kábel átmérő	3.4 mm
Kábelhossz	0.2 m
Védővezető csatlakozás	nincs
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2 központi csavarral
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz