


Nyomákszabályozó szelep MS4N-LR-1/8-D7-AS-Z

Cikkszám: 531429

FESTO

Maximális kimenő nyomás 12 bar, manométerrel, zárható szabályozó gomb, átáramlás iránya jobbról balra.

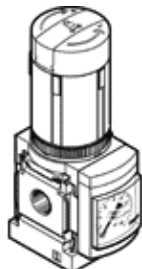

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------|---|
| Méret | 4 |
| Sorozat | MS |
| Működtetés biztosító zár | Forgatógomb, beépített zárral |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív felépítés | közvetlen vezérlésű membrános szabályozó szelep |
| Szabályozó funkció | Állandó kimenő nyomás szekunder lefúvással visszárammal |
| Nyomás látjelző | manométerrel |
| Nyomákszabályozási tartomány | 0.5 ... 12 bar |
| 1 bemeneti nyomás | 0.8 ... 14 bar |
| Max.nyomáshiszterézis | 0.25 bar |
| Normál névleges átáramlás | 1,000 l/min |
| Üzemi közeg | sűrített levegő |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 225 g |
| Felfogási mód | tartozékokkal választható/egyéb Előlapra szerelés Vezeték beépítés |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | NPT1/8-27 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | NPT1/8-27 |
| Anyag információ, csatlakozólap | Alumínium présöntvény |
| Anyag információ, kezelő panel | POM PA |
| Anyag információ, tömítések | NBR |
| Anyag információ, ház | Alumínium présöntvény |
| Anyag információ, membrán | NBR |