

# gyorscsatlakozó aljzat KDS6-3/8-I


Cikkszám: 531651

Kifutó termék

FESTO

önzáró, ISO 4414 szerinti biztonsági csatlakozóhoz

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

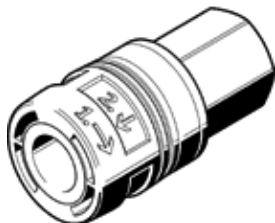

## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	7.2 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.5 ... 12 bar
Normál névleges átáramlás	1,733 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	BIA TÜV
Névleges meghúzási nyomaték	21.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 15 %
Gyártmány súlya	115 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform