


# Y csőcsatlakozó QSY-F-6-4

Cikkszám: 533934

FESTO

redukáló.

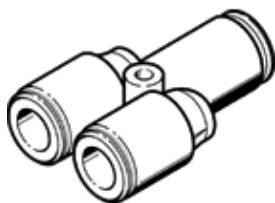

## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	3.5 mm
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	3
Élelmiszeripari biztonság	gyártói nyilatkozat szerint
Környezeti hőmérséklet	0 ... 150 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Gyártmány súlya	17.8 g
Pneumatikus csatlakozás 1	6 mm külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás 2	4 mm külső átmérőjű csőhöz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	Sárgaréz krómozott és nikkelezett
Anyag információ, menet tömítés	FPM
Anyag információ, cső tömítés	FPM