


# csatlakozó lécc

## VABM-B6-E-G14-4

Cikkszám: 537501

FESTO

[VUVB mágnesszelephez.](#)

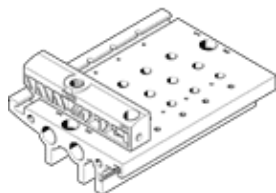

## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	21 mm
Szelephelyek max.száma	4
KBK korrózióállósági osztály	2
Max. meghúzási forgatónyomaték, sínre szerelés	1.5 Nm
Max. meghúzási nyomaték, szelep felfogás	2 Nm
Max. meghúzási forgatónyomaték, falra szerelés	5 Nm
Gyártmány súlya	400 g
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Anyag információ: csatlakozó lécc	Alumínium ötvözet