


# löketcsoökkentés

## HGPL-HR-25

Cikkszám: 539093

FESTO

HGPL-... hosszú löketű megfogóhoz.

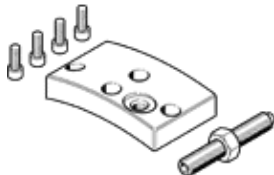

## Adatlap

| Jellemző                             | Érték  |
|--------------------------------------|--|
| Méret                                | 25   |
| Állítható véghelyzet tartomány/hossz | 40 mm  |
| Csillapítás                          | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet                    | tetszőleges  |
| KBK korrózióállósági osztály         | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                      |
| PWIS conformity                      | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Környezeti hőmérséklet               | 5 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya                      | 150 g  |
| Felfogási mód                        | a megfogóra csavarozva                                 |
| Anyag megjegyzés                     | RoHS konform   |
| Material plate                       | Alumínium ötvözet                                      |