


Lökéscsillapító YSRW-DGC-32-KF

Cikkszám: 540351

FESTO

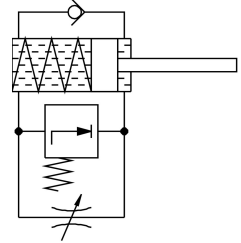

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Méret | 32 |
| Csillapítás | önbeállító sima jelleggörbe |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Pozíciófelismerés | nélkül |
| Max. ütközési sebesség | 3 m/s |
| Működési mód | egyszeres működésű nyomó |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...80 °C |
| Rögzítés módja | ellenanyával |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvözött acél |