


Párhuzamos készlet EAMM-U-D60-52B

Cikkszám: 543167

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

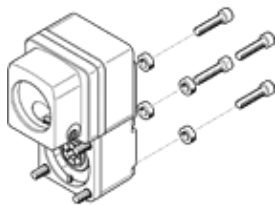

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	4,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetlenségi nyomaték	70.5 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.3 Nm
Átvihető forgató nyomaték	5.5 Nm
Gyártmány súlya	1,530 g
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz