

 

Közelítéskapcsoló

SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12

Cikkszám: 543869

FESTO

elektromos, érintés mentes, PNP, 8-as típusú horonnyal rendelkező hajtóművekhez, felfogás felülről, M12 csatlakozóval.

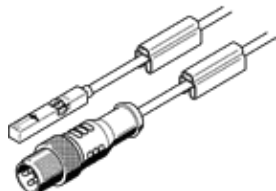

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engedély | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes RoHS konform |
| Mérési elv | magnetorezisztív |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 70 °C |
| Kapcsoló kimenet | PNP |
| Kapcsoló elem funkció | Záró érintkezők |
| Max.kimeneti áram | 100 mA |
| Max.kapcsolási teljesítmény, DC | 3 W |
| Rövidzár védett | pulzáló |
| Túlterhelés állóság | rendelhető |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 10 ... 30 V |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | valamennyi elektromos csatlakozáshoz |
| Elektromos csatlakozás | Kábel, dugóval M12x1 3 sarkú elfordítható menet |
| Csatlakozó, kimeneti irány | hosszában |
| Vezeték vizsgálati feltételek | vonzólólánc: 5 millió ciklus, 75 mm hajlítási sugár Hajlításállóság Festo szabvány szerint, vizsgálati feltételek külön kérésre Vizsgálati feltételek külön kérésre |
| Kábelhossz | 0.3 m |
| Vezetési tulajdonság | Standard+energialánc |
| Anyag információ, kábelköpeny | TPE-U(PU) olajjal szemben ellenálló |
| Felfogási mód | fixen becsavarva felülről betehető a horonyba |
| Gyártmány súlya | 17.4 g |
| Anyag információ, ház | Sárgaréz PA TPE-U(PU) erősen ötvözött acél, rozsdamentes nikkelezett |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél | -5 ... 70 °C |
| Védettség | IP65 IP68 |