

mágnesszelep

 

MOFHB-3-1/4

Cikkszám: 546053

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

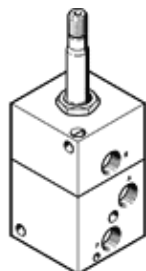

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Szelep funkció | 3/2 nyitott monostabil |
| Működtetés fajtája | elektromos |
| Normál névleges átáramlás | 600 l/min |
| Üzemi nyomás | 2 ... 8 bar |
| Konstruktív felépítés | Tányéros ülék |
| Visszaállítás fajtája | mechanikus rugó |
| Védettség | IP65 |
| Névleges méret | 7 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Kézi segédműködtetés | reteszelő |
| Kapcsolási idő ki | 21 ms |
| Kapcsolási idő be | 18 ms |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 40 °C |
| Gyártmány súlya | 565 g |
| 84 vezérlő lefűväs csatlakozás | M5 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/4 |
| Anyag információ, tömítések | NBR |
| Anyag információ, ház | Alumínium eloxált |