


axiális készlet EAMM-A-F30-87A

Cikkszám: 550933

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

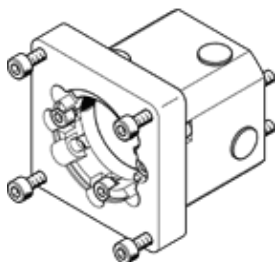

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	8.2 Nm
Gyártmány súlya	440 g
Csatlakozófelület, szabályozó	F30
Interfész kód, motor In	87A
Anyag megjegyzés	RoHS konform