


Összekötő vezeték NEBV-H1G2-P-1-LE2

Cikkszám: 552002

FESTO

für Magnetventile MH1, mit LED.

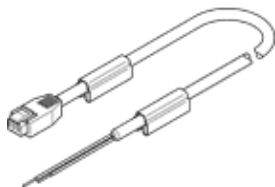

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezetési tulajdonság	Für statische Anwendungen
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
maximális kimeneti áram	2,000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
KBK korrózióállósági osztály	4
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Gyártmány súlya	24 g
Elektromos csatlakozás	2 eres Egyenes csatlakozó/kábel
Kábelhossz	1 m
Felfogási mód	Clip
Színkód, érszigetelés	Pin 1 = fekete Pin 3 = schwarz/rot
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	POM PUR
Anyag információ, kábelköpeny	PVC