


Párhuzamos készlet EAMM-U-A19-40A

Cikkszám: 559785

FESTO

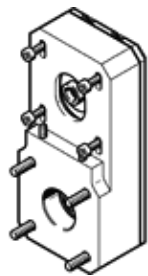

Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	19
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 ... 50 °C
Tehetlenségi nyomaték	2.868 kgmm ²
Üresjárási nyomaték	0.05 Nm
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	270 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform