


# Motor karima EAMF-A-38A-40A

Cikkszám: 562667

FESTO

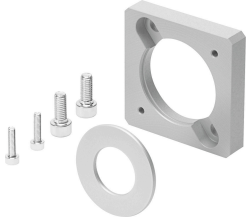

## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	47 g
Interfész kód Motor In	40 A
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	38A.2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis