


Csatlakozó kábel

NEBV-S1W44-K-10-N-LE39

Cikkszám: 565288

FESTO

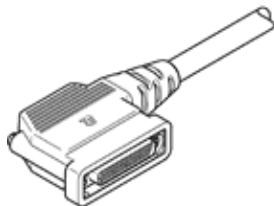

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezetési tulajdonság	Statistikai alkalmazásokhoz
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 24 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	0.86 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Gyártmány súlya	1,530 g
Elektromos csatlakozás	44-pólusú aljzat Sub-D
Kábelszerkezet	40 x 0,14 mm ²
Kábel átmérő	8,9 mm
Kábelhossz	10 m
Felfogási mód	4-40UNC
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	TPE
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz aranyozott