


csatlakozó hüvely QS-F-14H-8

Cikkszám: 570442

FESTO

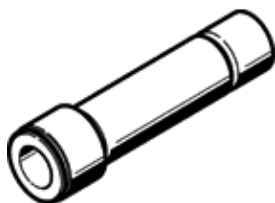

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 7 mm |
| Konstrukciós felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 16 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 |
| Élelmiszeripari biztonság | gyártói nyilatkozat szerint |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 150 °C |
| Engedély | Germanischer Lloyd |
| Gyártmány súlya | 46 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Gyorscsatlakozó, QS-14 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 8 mm külső átmérőjű csőhöz |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, ház | Sárgaréz krómozott és nikkelezett |
| Anyag információ, cső tömítés | FPM |