


Lineáris portál DHSL-4-DGC40S-EGSA50

Cikkszám: 574511

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.

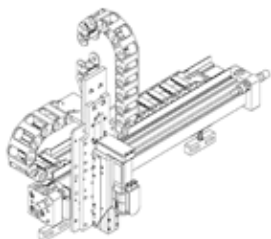

Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 4
Hasznos terhelés	0 ... 4 kg
Hajtómű, Z tengely	EGSA-50
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos orsóval
Középhelyzet, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 100 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,01 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Z tengely	± 0,01 mm
Hajtómű, Y tengely	DGC-40
Meghajtó rendszer, Y tengely	pneumatikus
Középhelyzet, Y tengely	egyszeres
Löket, Y tengely	0 ... 8,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm
Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely	± 0,02 mm