


Lineáris portál

DHSL-15-EGC120TB-DGEA40

Cikkszám: 574531

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.

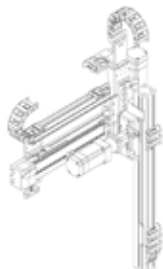

Adatlap

Jellemző	Érték
Csoport	Lineáris portál 15
Hasznos terhelés	0 ... 15 kg
Hajtómű, Z tengely	DGEA-40
Meghajtó rendszer, Z tengely	elektromos fogasszív
Középhelet, Z tengely	tetszőleges
Löket, Z tengely	0 ... 200 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely	± 0,05 mm
Ismétlési pontosság, középheletben, Z tengely	± 0,05 mm
Hajtómű, Y tengely	EGC-120-TB
Meghajtó rendszer, Y tengely	elektromos Fogasszív golyósvezetékekkel
Középhelet, Y tengely	tetszőleges
Löket, Y tengely	0 ... 8,500 mm
Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely	± 0,08 mm
Ismétlési pontosság, középheletben, Y tengely	± 0,08 mm