


Térbeli portál

DHSR-1-EGC80TB-EGC70TB-DGSL10

Cikkszám: 574543

FESTO

Feladatához tájékoztató ajánlatot adunk. Kérjük, kattintson a fenti FAX ajánlatkérés jelképre.

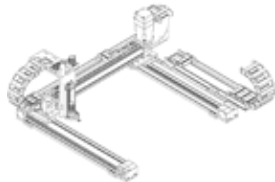

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Csoport | Térbeli portál 1 |
| Hasznos terhelés | 0 ... 1 kg |
| Hajtómű, Z tengely | DGSL-10 |
| Meghajtó rendszer, Z tengely | pneumatikus |
| Löklet, Z tengely | 0 ... 200 mm |
| Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Z tengely | ± 0,01 mm |
| Hajtómű, Y tengely | EGC-70-TB |
| Meghajtó rendszer, Y tengely | elektromos Fogasszíf golyósvezetékekkel |
| Középhelyzet, Y tengely | tetszőleges |
| Löklet, Y tengely | 0 ... 1,000 mm |
| Ismétlési pontosság, véghelyzetben, Y tengely | ± 0,08 mm |
| Ismétlési pontosság, középhelyzetben, Y tengely | ± 0,08 mm |
| Hajtómű, X tengely | EGC-80-TB |
| Meghajtó rendszer, X tengely | elektromos Fogasszíf golyósvezetékekkel |
| Középhelyzet, X tengely | tetszőleges |
| Löklet, X tengely | 0 ... 8,500 mm |
| Ismétlési pontosság, véghelyzetben, X tengely | ± 0,08 mm |
| Ismétlési pontosság, középhelyzetben, X tengely | ± 0,08 mm |