


csatlakozó tömb

VABM-B10-20EEE-G38-2-P3

Cikkszám: 576490

FESTO

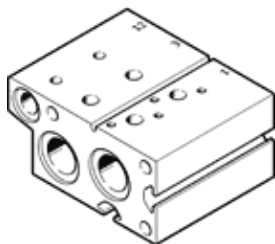

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Raszter méret | 22 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Szelephelyek max.száma | 2 |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Gyártmány súlya | 324 g |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| 12 vezérlő levegő csatlakozás | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G3/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material manifold | Alumínium ötvözet |