

hajtás


EMGC-60-P-G4-SEC-67

Cikkszám: 8000613

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2026-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

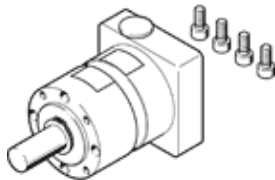

Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtómű karima mérete	60 mm
Motor karima mérete	67 mm
Elfordítási játék	0.5 deg
Hajtómű típus	Bolygókeres hajtómű
Hajtómű áttétel	4:1
Max. bemenő fordulatszám	6,000 1/min
Hajtás üzemi hőmérséklete	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP54
Tartós kimenő nyomaték	26 Nm
Tehetetlenségi nyomaték, hajtómű	0.34 kgcm ²
Max. kimenő nyomaték	44 Nm
Max. hatásfok	94 %
Csavaró merevség	2.4 Nm/arcmin
Gyártmány súlya	900 g
Interfész kód: Motor Out	60H
Interfész kód, motor In	67A
Anyag megjegyzés	RoHS konform