


# Csatlakozó tömb VABM-B10-25S-N38-5

Cikkszám: 8026273

FESTO

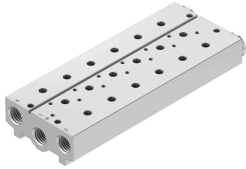

## Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	27.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelephelyek max. száma	5
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	861 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
3. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
5. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet