


# Tápegység lap VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

Cikkszám: 8026435

FESTO

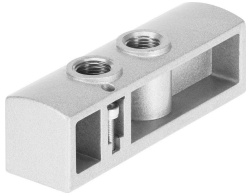

## Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Max. meghúzási nyomaték	6 Nm
Terméksúly	121 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tápegység lap alapanyaga	Alumínium présöntvény