


axiális készlet EAMM-A-L62-56GA

Cikkszám: 8063497

FESTO

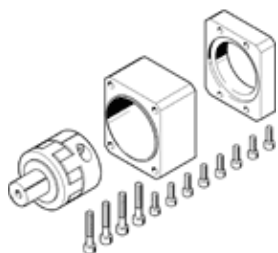

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	38 Nm
Gyártmány súlya	981 g
Csatlakozófelület, szabályozó	L62
Interfész kód, motor In	56GA
Anyag megjegyzés	RoHS konform