


axiális készlet EAMM-A-T42-58AA

Cikkszám: 8094935

FESTO

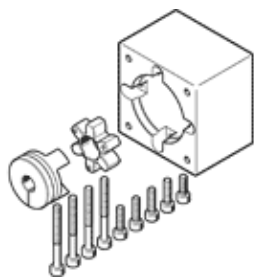

Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	43 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	3.2 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	8.5 Nm
Gyártmány súlya	310 g
Csatlakozófelület, szabályozó	T42
Interfészkód, motor In	58AA
Anyag megjegyzés	RoHS konform