


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-P4-28B-40R

Cikkszám: 8107707

FESTO

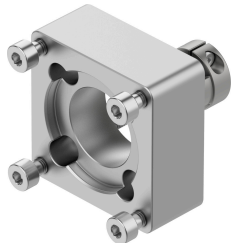

## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	0.7 Nm
Terméksúly	71 g
Interfész kód, működtető szerkezet	P4-28B
Interfész kód Motor In	40R
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis