


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-T46-60RA

Cikkszám: 8126175

FESTO

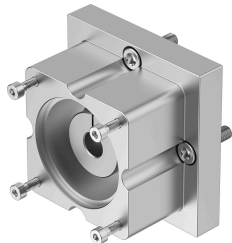

## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	47 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	10 Nm
Terméksúly	412 g
Interfész kód, működtető szerkezet	T46
Interfész kód Motor In	60RA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis