


# Valvola unidirezionale H-3/8-B

Codice prodotto: 11690

FESTO

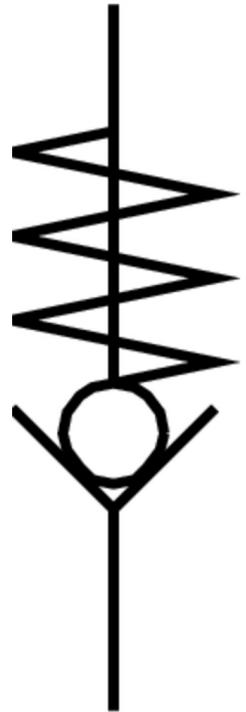

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di non ritorno
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G3/8
Tipo di montaggio	Avvitamento
Pressione d'esercizio	0.04 MPa...1.2 MPa
Pressione di lavoro	0.4 bar...12 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Materiale corpo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posizione di montaggio	Opzionale
Portata nominale standard 1->2 (6-5)	2000 l/min
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Coppia di serraggio max.	20 Nm
Peso prodotto	34 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR