


raccordo a nipplo spinato CN-1/4-PK-4

Codice prodotto: 11947

FESTO

Per tubo in plastica PAN, PUN, PP, PU, PR.
con anello di tenuta

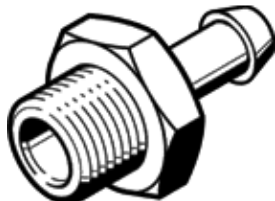

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	3,2 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/4
Attacco pneumatico 2	per tubo con diametro esterno 6 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Alluminio