


# raccordo a innesto a T

## QSMT-B-M3-4-20

Codice prodotto: 130904  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Orientabile a 360°, filettatura esterna con esagono esterno.  
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

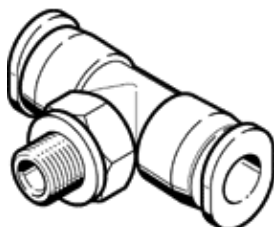

### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Mini
Diametro nominale	1,3 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	20
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd
Coppia di serraggio max.	0,7 Nm
Peso	3,9 g
Numero uscite	2
Numero linee di alimentazione	1
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio M3
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 4 mm
Colore dell'anello di smontaggio	Blu
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	PBT
Informazioni sui materiali, anello di smontaggio	POM
Informazioni sui materiali, guarnizione tubo	NBR
Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato