


raccordo a innesto QS-B-3/8-16-10

Codice prodotto: 132124
Prodotto in esaurimento

FESTO

Filetto maschio con esagono esterno.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

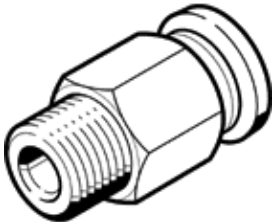

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	10,3 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Rivestimento
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	10
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:~]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd
Coppia di serraggio max.	22 Nm
Peso	59,5 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio R3/8
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 16 mm
Colore dell'anello di smontaggio	Blu
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	Ottone Nichelato
Informazioni sui materiali, anello di smontaggio	POM
Informazioni sui materiali, guarnizione tubo	NBR
Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato