


raccordo a innesto a L

QSL-B-3/8-12-10

Codice prodotto: 132129
Prodotto in esaurimento

FESTO

Orientabile a 360°, filettatura esterna con esagono esterno.
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

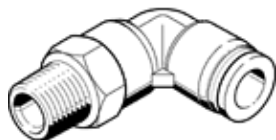

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	7 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Rivestimento
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	10
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd
Coppia di serraggio max.	22 Nm
Peso	31,6 g
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio R3/8
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 12 mm
Colore dell'anello di smontaggio	Blu
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	PBT
Informazioni sui materiali, anello di smontaggio	POM
Informazioni sui materiali, guarnizione tubo	NBR
Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato