


# Supporto esterno EAMG-U1-60

Codice prodotto: 1354282

FESTO

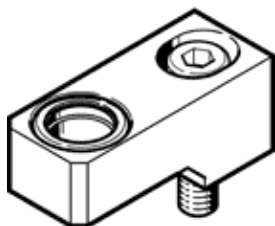

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	60
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	6.000 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	35 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS