

Raccordo a innesto a T

QST-1/2T-3/8-U


Codice prodotto: 153734

FESTO

per riduzione.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.

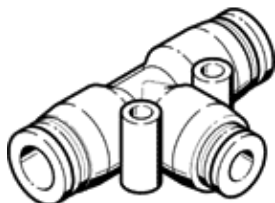

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	Standard
Diametro nominale	5,8 mm
Posizione di montaggio	qualsiasi
Dimensioni contenitore	1
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione di esercizio	-0,95 ... 10 bar
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata Vuoto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd
Peso	26 g
Numero uscite	2
Numero linee di alimentazione	1
Attacco pneumatico alimentazione	per tubo flessibile diametro esterno 1/2"
Attacco pneumatico uscita	per tubo flessibile diametro esterno 1/2" per tubo flessibile diametro esterno 3/8"
Colore dell'anello di smontaggio	grigio
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	PBT
Informazioni sui materiali, anello di smontaggio	POM
Informazioni sui materiali, tenuta per tubo flessibile	NBR
Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato