


Raccordo a innesto a Y QSY-1/2T-U

Codice prodotto: 153755

FESTO

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.

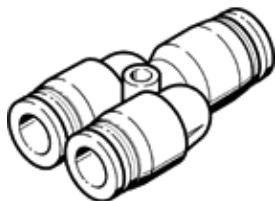

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni | Standard |
| Diametro nominale | 7 mm |
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Dimensioni contenitore | 1 |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione di esercizio | -0,95 ... 10 bar |
| Pressione di esercizio in funzione della temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido di esercizio | Aria compressa filtrata Vuoto |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Omologazione | Germanischer Lloyd |
| Peso | 37 g |
| Numero uscite | 2 |
| Numero linee di alimentazione | 1 |
| Attacco pneumatico alimentazione | per tubo flessibile diametro esterno 1/2" |
| Attacco pneumatico uscita | per tubo flessibile diametro esterno 1/2" |
| Colore dell'anello di smontaggio | grigio |
| Avvertenza sul materiale | a norme RoHS |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | PBT |
| Informazioni sui materiali, anello di smontaggio | POM |
| Informazioni sui materiali, tenuta per tubo flessibile | NBR |
| Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |