

 

elettrovalvola

MVH-5/3B-1/4-B-VI-X

Codice prodotto: 164572

FESTO

Con bobina e azionatore manuale, senza connettore.

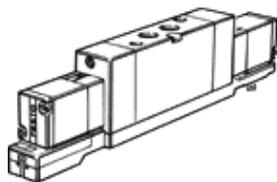

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione valvola | 5/3, alimentata |
| Tipo di azionamento | Elettrico |
| Portata nominale normale | 1.600 l/min |
| Pressione d'esercizio | 3 ... 10 bar |
| Costruzione | Valvola a spola |
| Riposizionamento | Molla meccanica |
| Diametro nominale | 10 mm |
| Funzione di scarico | Strozzabile |
| Principio di tenuta | Non metallica |
| Tipo di comando | Prepilotato |
| Direzione di flusso | Non reversibile |
| Valore b | 0,38 |
| Valore C | 6,35 l/sbar |
| Tempo di commutazione, disazionamento | 38 ms |
| Tempo di commutazione azionamento | 32 ms |
| Valori caratteristici bobina | 24 V cc; 2,5 W |
| Oscillazioni di tensione ammissibili | +/- 10 % |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa filtrata, grado di filtrazione 40 µm, lubrificata o non lubrificata |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Temperatura del fluido | -5 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Fissaggio | Con foro passante |
| Attacco pneumatico 1 | Sottobase G1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 3 | Sottobase G1/4 |
| Attacco pneumatico 4 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 5 | Sottobase |
| Avvertenza sul materiale | Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice |