

Regolatore di portata unidirezionale GRLA-3/8-NPT-QS-1/4-U

 

Codice prodotto: 165012

FESTO

per lo strozzamento dello scarico, con attacco orientabile.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.

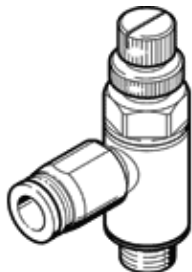

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Funzione valvola | Funzione di strozzatura unidirezionale |
| Attacco pneumatico 1 | QS-1/4 |
| Attacco pneumatico 2 | NPT3/8-18 |
| Elemento di regolazione | Vite a testa zigrinata |
| Portata nominale normale in direzione di strozzatura | 490 l/min |
| Portata nominale normale in direzione di non ritorno | 307 l/min |
| Pressione di esercizio | 1 ... 9 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | PBT rinforzato |
| Fluido di esercizio | Aria compressa filtrata non lubrificata Aria compressa filtrata e lubrificata |
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Temperatura del fluido | 0 ... 60 °C |
| Peso | 64,3 g |
| Informazioni sui materiali, perni filettati | Ottone |
| Informazioni sui materiali, anello di smontaggio | POM |