

 

# elettrovalvola CPA14-M1H-5/3-BS

Codice prodotto: 173944  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.

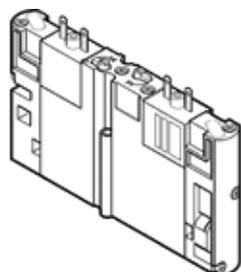

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/3, alimentata
Tipo di azionamento	Elettrico
Larghezza	14 mm
Portata nominale normale	550 l/min
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Costruzione	Valvola a spola
Riposizionamento	Molla pneumatica
Diametro nominale	5 mm
Funzione di scarico	Non strozzabile
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Azionatore manuale	Con accessorio, bistabile
Tipo di comando	Prepilato
Direzione di flusso	Non reversibile
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Valore b	0,27
Valore C	2,5 l/sbar
Tempo di commutazione, disazionamento	39 ms
Tempo di commutazione azionamento	13 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	Sottobase
Attacco pneumatico 2	Sottobase
Attacco pneumatico 3	Sottobase
Attacco pneumatico 4	Sottobase
Attacco pneumatico 5	Sottobase
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo	Alluminio pressofuso